


Mitutoyo

Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 175-200mm

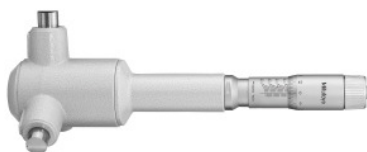

Tilaustiedot

Tilausnumero	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	175 - 200 mm
Vakiomittaussyvyys	147 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	297 mm
Mitta a	19,6 mm
Mittarummun Ø	23 mm
Kokonaispituus	249 mm
virheraja	0,01 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 180 mm	484030 180