


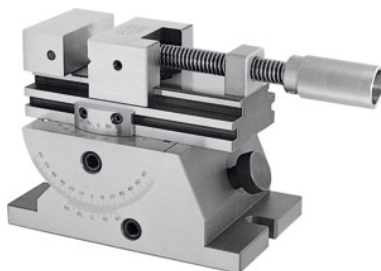

Yleis-, hionta- ja tarkistuskoneruuvipuurrustin, Leukaväli A: 70mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	363350 70
GTIN	4045197313485
Tuoteluokka	38F

Kuvaus

Malli:

- Työkaluterästä, läpikarkaistu ja tarkkuushiottu.
- Sääto 2 akselin suunnassa, kääntyvä ja kallistettava.
- Asteikon luenta noniukselta: 3'.

Käyttö:

Enintään 46° pintojen ja kulmapintojen tulkkitarkkaan käsittelyyn ja tarkistukseen.

Tarkkuus:

Alle **0,005 mm** / 100 mm.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus c	137 mm
Kallistusalue	2×60°
Kokonaispituus a	180 mm
Suurin kiristysalue b	80 mm
Paino	12 kg
Leukaväli A	70 mm
Leukojen korkeus C	30 mm
Kokonaisleveys B	110 mm

Tuotetyyppi

Tarkistusruuvipenkki