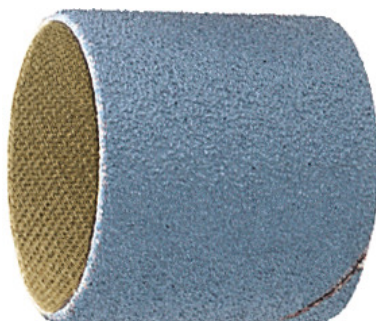


HOLEX**Hiomahylsy (ZA) rae 80 keskikova, Hylsyn Øxhylsyn leveys: 45X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553780 45X30
GTIN	4045197240538
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..

Zirkonrae (ZA).**Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hylsyn Ø	45 mm
Hylsyn leveys	30 mm

Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Zirkonikorundi
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Hylsyn muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Ø×pään
pituus 45X30 mm

553600 45X30