


HOLEX

Hiomarulla, kartiomainen (A) rae 80 keskikova, Hiomarullan Ø × hiomarullan pituus: 10X25mm

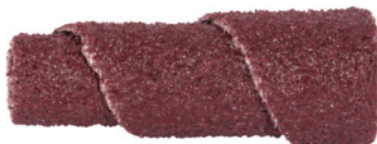

Tilaustiedot

Tilausnumero	553890 10X25
GTIN	4045197524614
Tuoteluokka	52E

Kuvaus

Malli:

Hiomarullat kääritystä hiomakankaasta, **normaalikorundi (A)**.
Kartiomainen muoto ahtaisiin kohteisiin.

Sopii:

Hiomarullan pidike nro 553835.

Sopii:

Pitimen kiinnitys-Ø × kokonaispituus: 3×63

Tekninen kuvaus

Hiomarullan Ø	10 mm
Enimmäiskierros-luku	26000 min ⁻¹
Hiomarullan pituus	25 mm
Rakeisuus	80
Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hiomarullan muoto	kartiomainen
Tuotetyyppi	hiomarulla

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomarullanpidin, varren-Ø 6 mm Kiinnikkeen-
Ø×Kokonaispituus 3X63 mm

553835 3X63