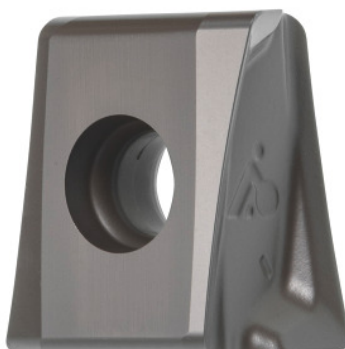


**Garant****LOEU 130708 TR-H, HB7515, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215136 ST1400 |
| GTIN         | 4045197866868 |
| Tuoteluokka  | 21A           |

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 8$  mm

ISO-koodi-kääntöterä: LOEU 130708 TR-H

tyyppi: ST1400

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$ : 0,22 mm**Tekninen kuvaus**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä       | LOEU 130708 TR-H |
| tyyppi                     | ST1400           |
| Syöttö $f_z$               | 0,22 mm          |
| Nirkon säde                | 0,8 mm           |
| Laji                       | HB7515           |
| Lastuava aine              | KM               |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4                |

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

|                                | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 135 m/min            | P                |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 95 m/min             | P                |
| Teräs < 50 HRC                 | sopii rajoituksin | 45 m/min             | H                |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin | 250 m/min            | K                |
| märkä enintään                 | sopii rajoituksin |                      |                  |
| märkä vähintään                | sopii rajoituksin |                      |                  |
| kuiva                          | soveltuu          |                      |                  |
| ilma                           | soveltuu          |                      |                  |