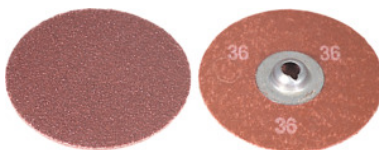


HOLEX**Hiomalaikka (A), Ø 25,4 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553925 60
GTIN	4045197331014
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

Normaalikorundi (A) yleiskäyttöön.

Mekanismi keskittää pyörön automaattisesti ja ehkäisee tärinät.

Käyttö:

Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Kiekon Ø	25,4 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Ø 25,4 mm
Enimmäiskierrosluku	30000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 25M
mm

553920 25M