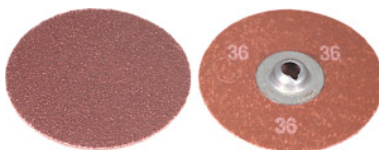


**HOLEX****Hiomalaikka (A), Ø 25,4 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553925 120
GTIN	4045197331052
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

**Normaalikorundi (A)** yleiskäyttöön.

Mekanismi keskittää pyörön automaattisesti ja ehkäisee tärinät.

**Käyttö:**

**Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan** – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

**Huomautus:**

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	120
Kiekon Ø	25,4 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Ø 25,4 mm
Enimmäiskierrosluku	30000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 25M  
mm

553920 25M