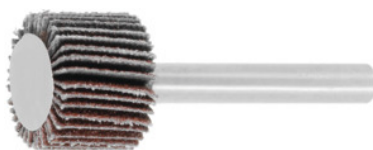


**Liuskakaralaikka (A), Rae 80, Pään Ø×pään leveys: 20X10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554200 20X10 |
| GTIN | 4045197437198 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Rakeisuus | 80 |
| Enimmäiskierrosluku | 28000 min ⁻¹ |
| Suositteltu kierrosluku | 20000 min ⁻¹ |
| Pään leveys | 10 mm |
| Varren Ø | 3 mm |
| Pään Ø | 20 mm |
| Hioma-aine | Korundi-hiomarae (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Tuotenimen määrite | Rae 80 |
| Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |