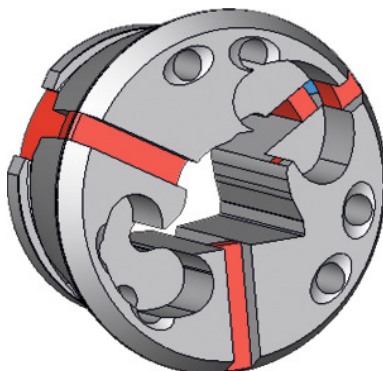


**Kiristyspää Poikittaisurat., SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 17mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329952 17 |
| GTIN | 2050001925107 |
| Tuoteluokka | 33H |

Kuvaus**Malli:**

Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Kiinn.Ø | 17 mm |
| Puristuspinta profiili | Poikittaisurat pyöreä |
| Kovuus | 60 HR |
| Pituus L | 59 mm |

| | |
|-------------|-------------|
| Sovitin | SK 100 |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |