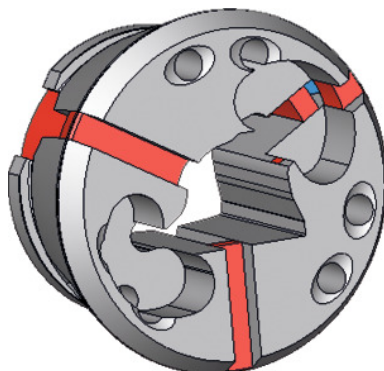


**HAINBUCH****Kiristyspää Poikittaisurat., SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329952 19
GTIN	2050001925121
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	19 mm
Puristuspinta	Poikittaisurat
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Pituus L	59 mm

Sovitin	SK 100
Tuotetyyppi	Kiristyspää