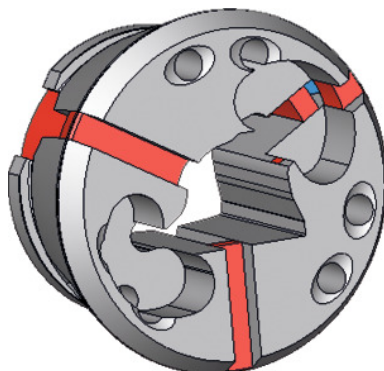


HAINBUCH**Kiristyspää Poikittaisurat., SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329952 24
GTIN	2050001925176
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	24 mm
Puristuspinta profiili	Poikittaisurat pyöreä
Kovuus	60 HR
Pituus L	59 mm

Sovitin	SK 100
Tuotetyyppi	Kiristyspää