


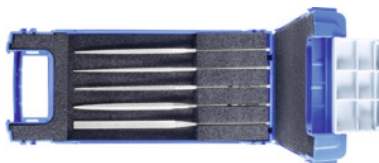

Timanttineulaviilasarja, 5-os., 140 mm, Rakeisuus: D91µm



Tilaustiedot

Tilausnumero	529300 D91
GTIN	4007220017371
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. **Viilan kokonaispituus = 140 mm;** timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren $\varnothing = 3$ mm.

Käyttö:

Karkaistusta teräksestä tai **kovametallista** tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös **lasin, keramiikan** jne. työstöön. Viilaa **vähäisellä voimalla**, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

Hienorakeinen

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

5 osaa, 1 kutakin muotoa 1, 3, 4, 5, 6.

Erikoistarvike:

Näiden viilojen **pikakiinnityskahvat** ovat kohdassa nro 519700.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Yksittäisten viilojen lkm	5
Pakkaus	muovikotelo

Tuotetyyppi

Neulaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 1	529210 1
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 3	529210 3
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 6	529210 6
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 4	529210 4
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 5	529210 5