


## Kovasin KM:lle ja valuraudalle, piikarbidi (SiC) karkea/hieno, Pituus x leveys: 200X50mm

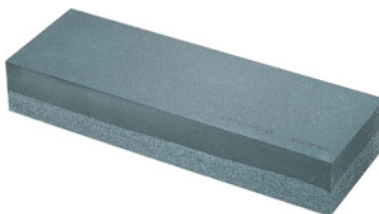

### Tilaustiedot

Tilausnumero	558825 200X50
GTIN	4260496535172
Tuoteluokka	56Z

### Kuvaus

#### Malli:

Yhdistelmäkovasimet - keraaminen sideaine, kovuusaste O/P. Karkea puoli esihiontaa varten, hieno puoli viimeistelyä varten.

**Piikarbidi**, keskikova sideaine. Alla piikarbidirae 280 / 320 (hieno); päällä piikarbidirae 100 (karkea).

#### Käyttö:

Purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen sekä hienohiontaan, tarkentamiseen, tasoittamiseen ja kiillottamiseen.

#### Huomautus:

**Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

### Tekninen kuvaus

Hienousaste	karkea / hieno
Rakeisuus	100
Rakeisuus	280 / 320
Korkeus	25 mm
Leveys	50 mm
Pituus	200 mm

Tuotetyyppi

Kovasin

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		