


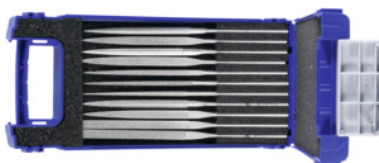

Timanttineulaviilasarja, 11-os., 140 mm, Rakeisuus: D91µm



Tilaustiedot

Tilausnumero	529350 D91
GTIN	4007220017401
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. **Viilan kokonaispituus = 140 mm;** timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren Ø = 3 mm.

Käyttö:

Karkaistusta teräksestä tai **kovametallista** tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös **lasin, keramiikan** jne. työstöön. Viilaa **vähäisellä voimalla**, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

Hienorakeinen

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

11-osainen, kaikki muodot 1 - 11 (1 kpl kutakin), lisäksi 1 lattatylyppä viila, jossa pyöristetyt reunat.

Erikoistarvike:

Näiden viilojen **pikakiinnityskahvat** ovat kohdassa nro 519700.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Yksittäisten viilojen lkm	11

Pakkaus	muovikotelo
Tuotetyyppi	Neulaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 8	529210 8
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 6	529210 6
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 5	529210 5
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 1	529210 1
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 2	529210 2
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 4	529210 4
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 3	529210 3
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 10	529210 10
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D91 (hieno) Tyyppi 11	529210 11