


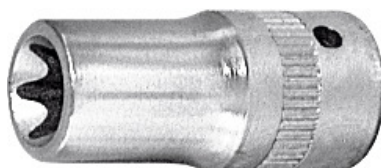

Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E4



Tilaustiedot

Tilausnumero	631515 E4
GTIN	4045197493354
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 3,8 mm

Ø poistopuolella: 5,4 mm

Pituus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Profiilimitta A	3,8 mm
Torx®-profiili	E4
Pituus	25 mm
Ø poistopuolella	5,4 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

