


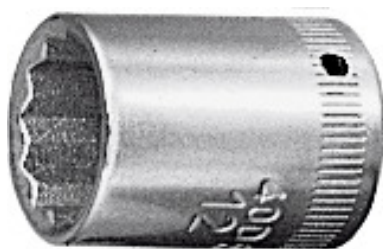

12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 630950 5 |
| GTIN | 4018754000302 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 630929

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------|
| Pituus | 23 mm |
| Avainkoko | 5 mm |
| Ø poistopuolella | 7,9 mm |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |