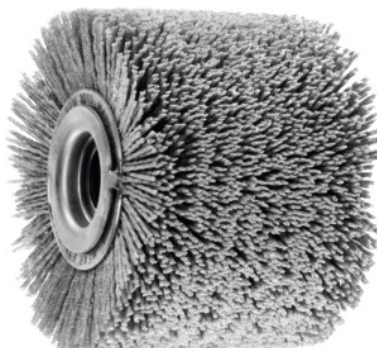


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satinointiharja Nailonharjakset 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568436
GTIN	4017359204351
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Mitta Ø 100×70 mm, reiän Ø 19 mm, kaksoiskiilaura.

Piikarbidi-nailonharjat, raekoko 80. **Erittäin joustava ja mukautettava.** Sopii erityisesti purseenpoistoon, puhdistukseen ja profiloitujen pintojen karhennukseen.

Käyttö:

Satinointikoneilla käytetään välirengassarjaa nro 568439.

Hioma-aineen lyhenne: SiC

Tekninen kuvaus

Harjan leveys	70 mm
Porauksen Ø	19 mm
Harjaksen paksuus	1,2 mm
Harjasten Ø D ₁	100 mm
Hioma-aine	Piikarbidi (SiC) sidottu
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotenimen määrite	Ø 100×70 mm

Tuotetyyppi

Satinointiharja

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Välirengassarja6 osaa

568439