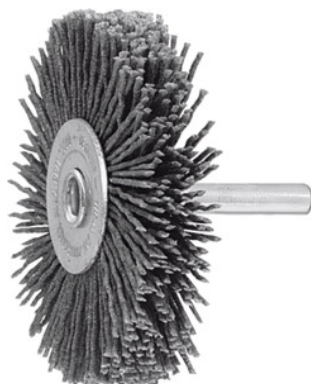


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat mikrorakeinen, SiC-rae 120, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574440 50X10
GTIN	4017359139424
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Teräskeskistöön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	12 mm
Suosittelut kierrosluku	6000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	50 mm
Rakeisuus	120
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
varren Ø D _s	6 mm

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Pyöröharja