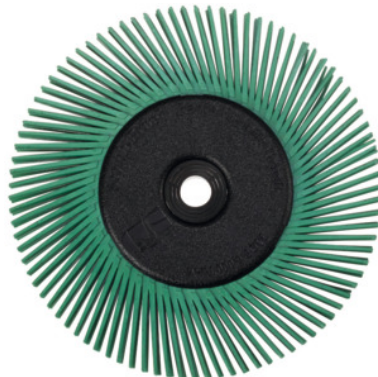


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush tyyppi A Ø 150 mm, BB-ZB, Rakeisuus: 36**Tilaustiedot**

Tilausnumero	573565 36
GTIN	480112760380
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakkeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden **käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).

Viistot harjakset (tyyppi A) **raskaaseen käyttöön.**

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmiä poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Reiän Ø 25,4 mm mukana supistusrenkaat Ø 22,2 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	36
Väri	ruskea
Harjasten Ø D ₁	150 mm

Harjan leveys	12 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	BB-ZB
Valmistajamerkintä	BB-ZB
Tuotetyyppi	Pyöröharja

Tarvikkeet

Jatkosovitinsarja, 4 osaa	573580
Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1	556380 1
Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1-2	556380 1-2