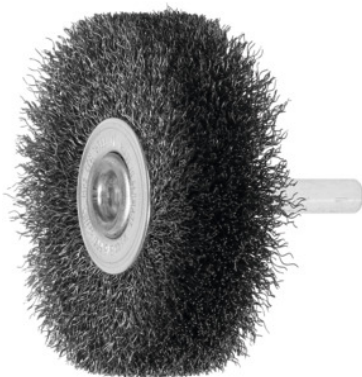


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 60X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574200 60X15
GTIN	4017359007167
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	60 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan pituus H ₁	17 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	15 mm
varren Ø D _s	6 mm

Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja