


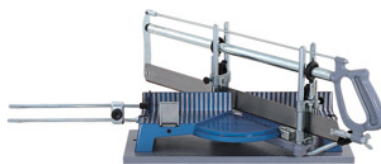

Jiirisaha, pituussäätö ja puusahanterä, Terän pituus: 550mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	581905 550
GTIN	4005568033312
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus

Malli:

Alumiinipainevalettu pöytä, kulutusta kestävä vaakaohjainputki, hiljainen liike, elastinen työnnönrajoitin. Helppo ja esteetön sahattavan kappaleen oikaisu. Sahanterän ohjaus säädettävissä - tukeva umpinen kahvaosa. Korkea, karhennettu ohjuriseinä pitää kappaleen tukevasti paikallaan. Pituussäätö (asennettavissa molemmille puolille) sarjasahausta varten. Vakiokulmien 90°, 45°, 30° ja 22,5° automaattinen keskitys.

Kaikki välikulmat portaattomasti säädettävissä.

Tekninen kuvaus

Sahausleveys B 90°	160 mm
Sahauskorkeus K	120 mm
Terän pituus	550 mm
Tuotetyyppi	Viistesaha

Tarvikkeet

Sahanteräraudalle ja ei-rautametalleille Terän pituus 550 mm	581925 550
--------------------------------------------------------------	------------

Sahanteräpuulle Terän pituus 550 mm

581915 550