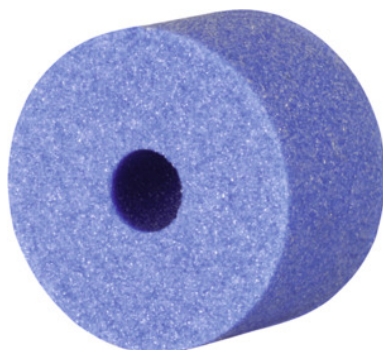


**Tarkkuus-sisäkehähiomalaikka H×S×K (mm), 32×32×10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	595034
GTIN	9003176647421
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokkaat erikoiskorundi-sisäpyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen sisäpyöröhionnassa, esim. läpäreikien, sovitusten hiontaan.

Erittely:

97A802I5V112 Steel Universal.

Muoto: 5

Syvennyksen syvyys F 1: 16 mm

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	Sisäpyörö
Hioma-aine	tehoerikoiskorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	97A802I5V112 Steel universal
Muoto	5
Laikan Ø D	32 mm

Laikan leveys T	32 mm
Tuotenimen määrite	32×32×10
Reiän Ø H	10 mm
Syvennyksen Ø P	18 mm
Syvennyksen syvyys F 1	16 mm
Tuotetyyppi	Sisäpyörö-hiontalevy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		