




Timantti-kuppihiomalaikka H×S×K (mm), 75×30×20, Tyyppi: D64

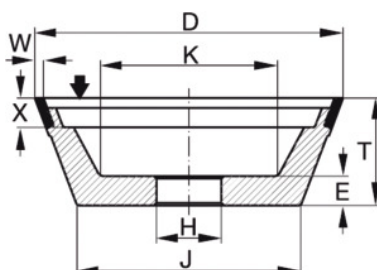

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 597510 D64 |
| GTIN | 9003177213014 |
| Tuoteluokka | 53Y |

Kuvaus

Malli:

Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella. Hienorakeinen rakenne takaa parhaan pinnanlaadun, hyvä poistoteho. **Tekniset tiedot: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Rakeisuus | D64 |
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Koostumus | D64C50B DIAGO W-Carbide |
| Hioma-aine | timantti |
| Hionta-menetelmä | Työkaluhionta |
| Muoto | 11V9 |
| Laikan Ø D | 75 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Laikan leveys T | 30 mm |
| Tuotenimen määrite | 75×30×20 |
| Reiän Ø H | 20 mm |
| Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 2 mm |
| Hiomakerroksen korkeus X | 10 mm |
| Tuotetyyppi | Kuppihiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Kovametalli | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |