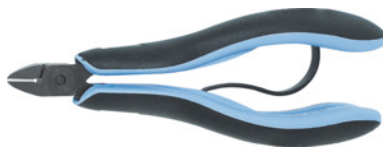


LINDSTRÖM

Elektronikka-asentajan sivuleikkuri, pieni, soikeapäinen, FW, Kokonaispituus: 135mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 726020 135 |
| GTIN | 7314150103034 |
| Tuoteluokka | 73M |

Kuvaus**Malli:**

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti. **ESD-kelpoiset**, ergonomiset **2K**-kahvankuoret. Patentoitu aukaisujousi vähentää pihtejä suljettaessa tarvittavaa voimaa, joten kaikki voima kohdistuu leikkuuseen.

Raaka-aine:

Huipputehokasta kuulalaakeriterästä, muottiintaottu, mustattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kokonaispituus | 135 mm |
| Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint. | 0,2 - 1,25 mm |
| Pään leveys | 10,5 mm |
| Terien pituus | 10 mm |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Leikkuuviiste | FW |
| Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä |
| Pään muoto | pieni, soikea |
| Kahva | 2K-kahvankuori |

| | |
|-------------------------------|---|
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC). |
| Pinta | mustaksi mustattu |
| Tuotenimen määrite | FW |
| aukaisujousella | kyllä |
| säädettävä tarkkuusruuvinivel | kyllä |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |