


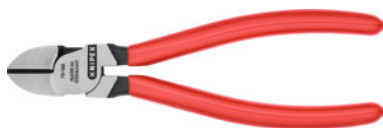

Sivuleikkuri, kiillotettu, Kokonaispituus: 160mm



Tilastiedot

Tilausnumero	724900 160
GTIN	4003773213420
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Kokonaispituus	160 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit