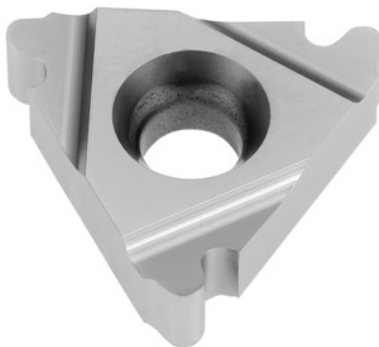


**Täysprofiiliterä 30° ulkopuolinen, vasenkätinen, HB7125, Kierreluku/ tuuma:
6****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270974 6 |
| GTIN | 4045197929426 |
| Tuoteluokka | 21J |

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kierteiden lukumäärä/tuuma | 6 |
| Lastuava aine | KM |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sis-/ulkokäyttö | ulkona |
| Kääntöteräprofiili | Täysprofiili |
| Laji | HB7125 |
| Kierretyyppi | RD |
| Kierretyyppi | RD-LH |
| Kierrenormi | DIN 405 |
| Kylkikulma pyöreä | 30 astetta |
| Paksuus | 4,76 mm |
| Teräkoko L | 22 mm |

Tuotetyyppi

Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | S |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | soveltuu | | |
| hakkaava | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |