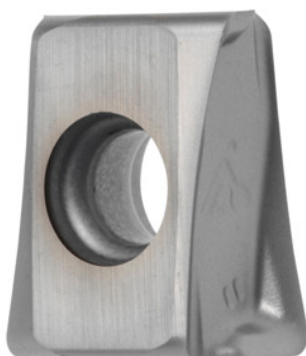


Garant**LOEU 090408 R-L, HB7940, Tyyppi: TI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215990 TI
GTIN	4045197938121
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3,5$ mm

ISO-koodi-kääntöterä: LOEU090408 R-L

tyyppi: Ti

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z : 0,07 mm**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z	0,07 mm
tyyppi	Ti
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	LOEU090408 R-L
Laji	HB7940
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	145 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	115 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		