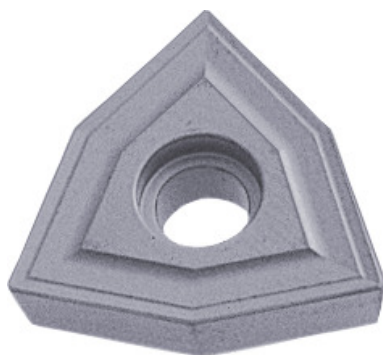


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W29: 18-010****Tilautiedot**

Tilausnumero	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650, 236685, 236686

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 040304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/kierr,
merkintä	18-010
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	BK7935
tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		