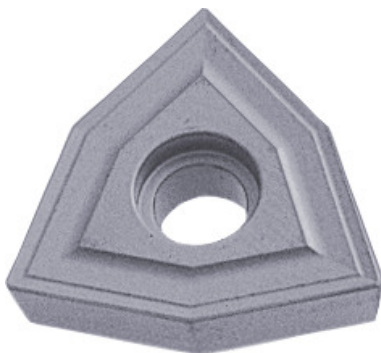


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W29: 42-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236910 42-010
GTIN	4047109286429
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 080404

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,16 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 080404
merkintä	42-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
Laji	BK7935
tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		