


## Lastukaukalo, matala asennuskorkeus, maalattu, Tilavuus: 300l

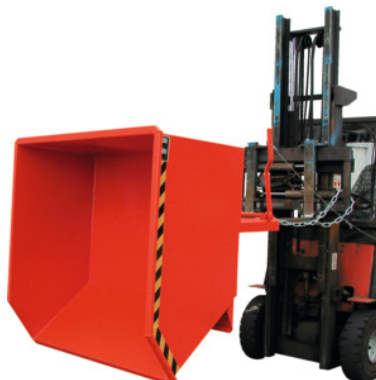

### Tilaustiedot

Tilausnumero	919955 300
GTIN	2050001937438
Tuoteluokka	94B

### Kuvaus

#### Malli:

Kipattava kaukalo **kiinteille aineille, alhainen rakennekorkeus** ja kätevä kaatokulma. Kaato onnistuu vaijerilla kaikilta korkeuksilta.

Kaukalon koko reuna on profiloitu ja tukevassa perusrungossa on aukot trukin haarukoille.

Lukitus estää tahattoman luiskahtamisen ja kallistumisen.

Aukkojen sisämitat L×K = 200×60 mm.

#### Pintakäsittely:

Valittavissa vaaleansininen RAL 5012, keltaoranssi RAL 2000, tulenpunainen RAL 3000, murrettu vihreä RAL 6011, harmaa RAL 7005 **maalipinta**.

### Tekninen kuvaus

Paino	93 kg
Käyttöalue	kiintoaineita varten
Tilavuus	300 l
Korkeus	580 mm
Kantavuus	750 kg

Pituus	1440 mm
Työntöaukkojen etäisyys B	10 mm
Leveys	680 mm
Kaatoreunan korkeus	395 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

## Tarvikkeet

Lastusäiliöiden ja kaatokauhojen pyöräsarja, polyamidia, 4 pyörää Kantokyky / pyörä 450 kg	919970 450
--	------------