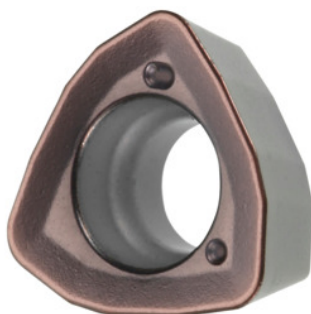


Garant**XOMT060310ZZER, HB415, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212854 UNI
GTIN	4045197943101
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Säätösäde, kun $a_{p \max} \leq 2$ mm

Teränpaksuus S: 3.18 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1 mm
Teränpaksuus S	3.18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMT060310ZZER
Laji	HB415
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm

Säätösäde, kun $a_{p\max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		