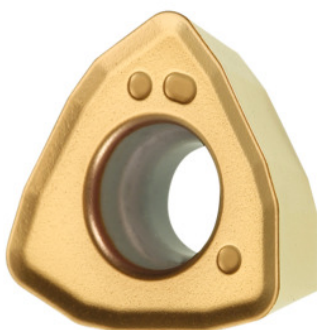


Garant
XDMT120516ZDER, HB4430, Tyyppi: TI

Tilaustiedot

Tilausnumero	212895 TI
GTIN	4045197943217
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Huomautus:

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 3 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,8 mm

Teränpaksuus S: 5.56 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,8 mm
tyyppi	Ti
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	5.56 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT120516ZDER
Laji	HB4430
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,9 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	2 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		