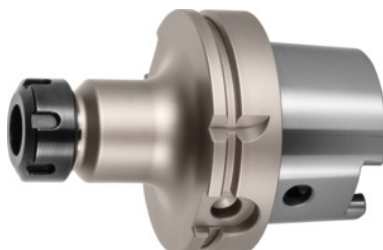


Garant**ER-kiristysholkki-istukka niklattu, HSK-A 100 pitkä, ER-kiristysholkkikoolle: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	305486 40
GTIN	4045197945808
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **Avarrettu läpimenoireikä (ei säätöruuvia).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Niklattu korroosionkestäväksi.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	63 mm
Kiinnitysalue	3 - 26 mm
ER-kiristysholkeille	40

Ulkonema A-mitta	120 mm
Sovitin	HSK-A 100 pitkä
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-6
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
---	-----------