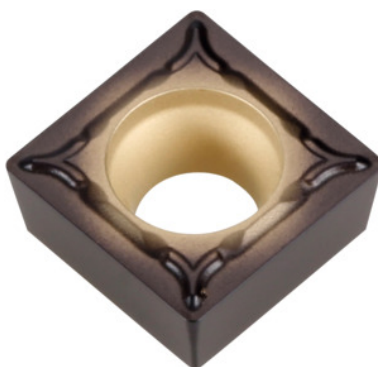


Garant**SCMT 120408, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120408 HB7035-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7035-1

lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä