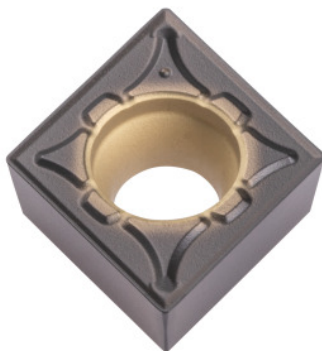


**Garant****CCMT 060208 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	WSM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060208

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä