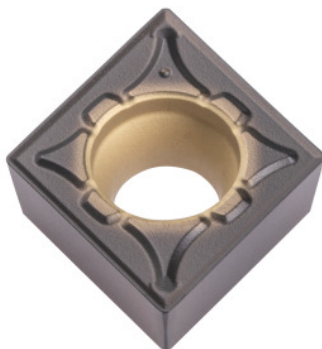


Garant**CCMT 060204 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7020
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
lastunmurtaja	WSM
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä