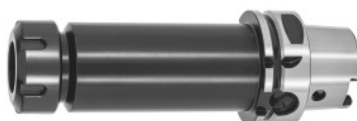


**ER-kiristysholkki-istukka, HSK-A 63 A = 160, ER-kiristysholkkikoolle: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	305439 32
GTIN	4045197953780
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **Avarrettu läpimenoreikä (ei säätöruuvia).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	32
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Kiinnitysalue	2 - 20 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-6
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
---	-----------