


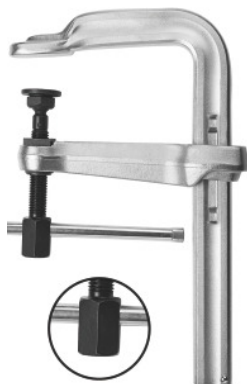

## Erittäin painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	861400 500
GTIN	4008158007717
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on metriset kierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta, kääntyy enint. 35°. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väänin.

#### Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Enint. 35° kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita.

**Suurin puristusvoima n. 35000 N asti.**

### Tekninen kuvaus

Leukaväli	500 mm
Ulottuma	200 mm

Paino	12,2 kg
Liukukiskon poikkipinta	50×25 mm
Tuotetyyppi	Puristin

## Tarvikkeet

Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861430
Sokallinen kara, mukana paininpää	861440
Kierreholkki varmistinrenkaalla	861450