




## Säädettävä kulmapuristin

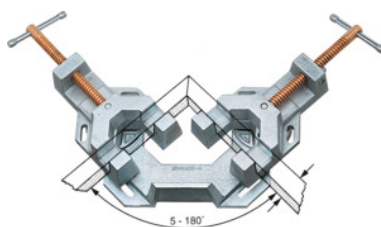

### Tilastiedot

Tilausnumero	862850
GTIN	4008158007502
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Sisältää pohjalevyn ja 2 säädettävää kiinnityselementtiä. Pohjalevy ja kiinnityselementit korkealaatuista valua ja ruuvit kuparoitu, minkä ansiosta puristin sopii erityisesti hitsaustöihin. Sivuilla olevat kiilaurat mahdollistavat kiinnityksen hitsauspöytiin tai laitteisiin.

#### Käyttö:

Työkappaleiden puristamiseen hitsaus- tai asennustöissä. Kulma 5° – 180° säädettävissä portaattomasti.

Leukaväli: 2x0 – 100 mm

Leukakorkeus: 35 mm

Paino: 10,7 kg

Kiinnityskulma: 5 - 180 astetta

### Tekninen kuvaus

Paino	10,7 kg
Leukaväli	2x0 – 100 mm
Leukakorkeus	35 mm
Kiinnityskulma	5 - 180 astetta
Tuotetyyppi	Kulmapuristin

