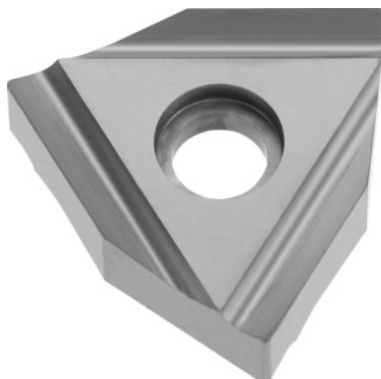



**WNHX 120606 oikea, W04, Laji: P25**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	268892 P25
GTIN	4047109057678
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

WNHX 120606 oikea P25 Laji: P25  
 Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
 Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min  
 Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 100 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,6 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	100 - 180 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Laji	P25
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Oheiskäyttö	M

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WNHX 120606 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W04
Rintakulma	18 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä