


## Ulokehylly, molemminpuolinen, syvyys 2×500 mm, hyllyn leveys: 2500mm

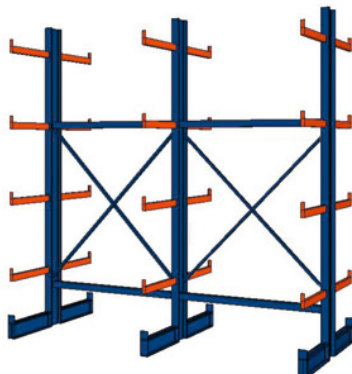

### Tilaustiedot

Tilausnumero	991717 2500
GTIN	2050001760623
Tuoteluokka	960

### Kuvaus

#### Malli:

Kehys IPE-profiilia IPE 120, kuumavalssattu. Kannatinulokkeet IPE-profiilia, ruuvatut. Poisvierimissuoja hitsattu. Ulokkeet pistokiinnitettävälle vierimissuojille pyynnöstä.

#### Kuvaus:

#### Asennusmitat:

Kenttien lukumäärä × akselimita + 1 jalustan leveys (64 mm).

Kokonaissyvyys = nimellissyvyys + 120 mm jalustalle tai jalustajalalle (koskee yhden- ja molemmanpuolisia hyllyjä).

#### Toimituksen sisältö:

Kaikissa hyllyissä vaakasuuntaiset liitoskappaleet ja ankkuripultit hyllyn kiinnittämiseksi lattiaan.

#### Pintakäsittely:

Pylväät: RAL 5010, katkeronsininen, ulokkeet: RAL 2004, puhdas oranssi.

#### Huomautus:

- **Muita toimitettavia kokoja ovat: korkeudet 2000 / 3000 / 3500 mm. Syvyys 750 mm. Leveydet 750 / 1 000 mm.**
- **Toimitamme muunkokoisia ja muunlaista kuormitusta kestäviä ulokehyllyjä pyynnöstä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

### Tekninen kuvaus

hyllykorkeus	2500 mm
Hyllyjalustojen lkm	3
Tasojen lkm	10
Akselimitta = hyllyn leveys	1250 mm
Asennusmitta	2564 mm
Hyllykenttien lkm	2
hyllyn leveys	2500 mm
Ulokkeiden lukumäärä, molemmin puolin	24
Kannatinulokkeen kantavuus	400 kg
Kannatinulokehyllykön korkeus	2500 mm
Korkeudensäätö portaittain	100 mm
Asennusmalli	kiinni ruuvatut kannatinulokkeet
Kannatinulokkeen syvyys	400-600 mm
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	syvyys 2×500 mm
Syvyys molemminpuolinen	500 mm
Kantokyky pidintä kohti-	400 kg
Kantavuus telinettä kohti jalkataso mukaan lukien	4000 kg
Tuotetyyppi	Ulokepalkkihyllykkö