


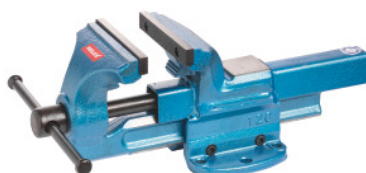

Suuntaisruuvipuristin vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967430 140
GTIN	4045197694409
Tuoteluokka	92H

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä – varmasti rikkoutumaton. Eteenpäin avautuva.

Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.

Säätöruuvissa trapetsikierre, peitetty ja suojattu likaantumiselta. Kaksoisprismajohde, jossa on säätömahdollisuus.

Lisäksi alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut ja karkaistut kiinnitysleuat (vaihdettavat).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	180 mm
Kiinnityssyvyys	90 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	16 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	20 - 80 mm
Leukojen leveys	140 mm

vaihdettavat leuat	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 140 mm	967722 140
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 140	967540 140
Varaleukapari ruuveineen nroon 967430 Leukojen leveys 140 mm	967440 140
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 140 mm	967711 140
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 140 mm	967723 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 140 mm	967724 140