


Pienten tynnyreiden allas Sinkityt, Keräystilavuus / tyyppi: 20/1

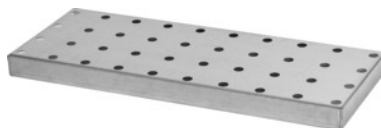

Tilaustiedot

Tilausnumero	981200 20/1
GTIN	4052462072718
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu sinkitystä 3 mm:n teräspellistä.

Käyttö:

Pienten tynnyreiden turvalliseen varastointiin. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tekninen kuvaus

Syvyys	370 mm
Leveys	940 mm
Reikälevyjen lkm	1
Korkeus	60 mm
Keräystilavuus	20 l
Paino	18 kg
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu

Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Pienten tynnyreiden allas