


Pienten tynnyreiden allas Sinkityt, Keräystilavuus / tyyppi: 40/1

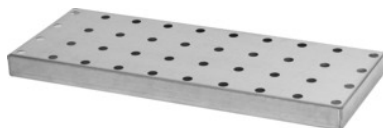

Tilaustiedot

Tilausnumero	981200 40/1
GTIN	4052462072749
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu sinkitystä 3 mm:n teräspellistä.

Käyttö:

Pienten tynnyreiden turvalliseen varastointiin. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tekninen kuvaus

Reikälevyjen lkm	1
Leveys	1390 mm
Syvyys	600 mm
Korkeus	60 mm
Keräystilavuus	40 l
Paino	38 kg
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu

Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Pienten tynnyreiden allas