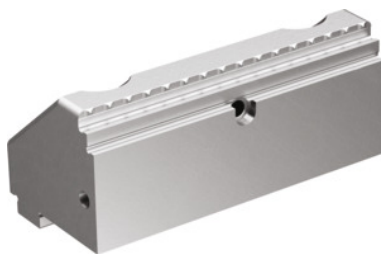


Garant**Gripp-päällileuka, yksiosainen, tyypille: 125GS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361123 125GS
GTIN	4045197985941
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitysportaan korkeus 5 mm ja tukipinta 3 mm.

Käyttö:

Sopii raskaisiin jyrshintätehtäviin.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105 – 361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnityssruuvit.

Huomautus:

Tyyppi GS, jossa grip-taso ja sileä kiinnitystaso

Tekninen kuvaus

Sopii värikoodiin	Xpent1-2
Pituus l_1	3 mm
Leukojen pituus l	68,5 mm
Pituus l_2	3 mm
Leukojen leveys b	125 mm
Korkeus h_1	5 mm

Leukojen korkeus h	45 mm
Korkeus h ₂	5 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat