


## Leveä-välirikkeen lisähyllikkö, syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/1785mm

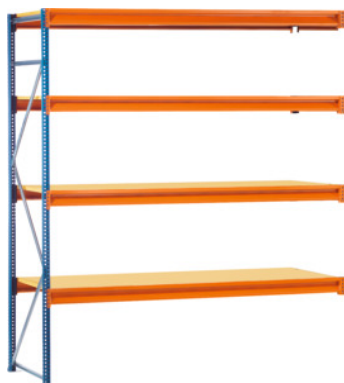

### Tilaustiedot

Tilausnumero	990985 3000/1785
GTIN	4004514225573
Tuoteluokka	960

### Kuvaus

#### Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppisiä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkikannen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. **Hyllytason kuormitus** enintään 1050 kg, **hylly-yksikön kuormitus** enintään 3500 kg.

#### Kuvaus:

##### Kasausmitat:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

##### Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

##### Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

##### Huomautus:

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

Säilytystason materiaali	Lastulevy
Hyllytason leveys	1785 mm
Välikön kuormitus	670 kg
Hyllytasohn syvyys	600 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1842 mm
hyllystörakenne	Lisähyllystö
Asiakasasennus	kyllä
Leveys	1842 mm
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	5
Korkeus	3000 mm
Syvyys	600 mm
hyllystön syvyys	600 mm
hyllyn leveys	1785 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö