


Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/2500mm

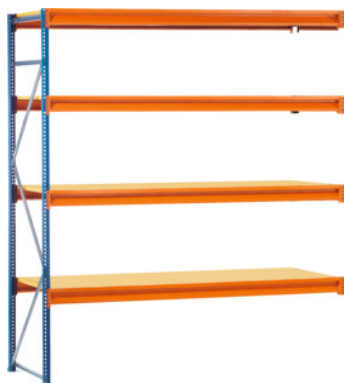

Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990985 3000/2500 |
| GTIN | 4004514225597 |
| Tuoteluokka | 960 |

Kuvaus

Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkikannen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyyppin ZG poikkikannattimet. **Hyllytason kuormitus** enintään 1050 kg, **hylly-yksikön kuormitus** enintään 3500 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä | 5 |
| Asiakasasennus | kyllä |
| Korkeus | 3000 mm |
| Hyllytason leveys | 2500 mm |
| Leveys | 2557 mm |
| hyllystörakenne | Lisähyllystö |
| Välikön kuormitus | 1050 kg |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 2557 mm |
| Hyllytasohn syvyys | 600 mm |
| Säilytystason materiaali | Lastulevy |
| Syvyys | 600 mm |
| hyllystön syvyys | 600 mm |
| hyllyn leveys | 2500 mm |
| hyllykorkeus | 3000 mm |
| Pöytälevyn paksuus | 25 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllystö |
| Värivalikoima | RAL 5010, 2004 |
| Tuotenimen määrite | syvyys 600 mm |
| Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |