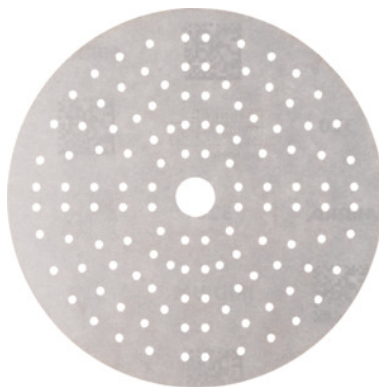


MIRKA**Tarrahiomalaikka (CER) Kerrottu rei'itys, Ø 150 mm, Rakeisuus: 600****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567557 600 |
| GTIN | 6416868235067 |
| Tuoteluokka | 56M |

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, joissa on **paperipohja**. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen. Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.

Tarrahiomalaikka **MIRKA IRIDIUM®** sisältää keramiikkarakeita (CER) ja alumiinioksidirakeita (A), pölyä hylkivä pinnoite, hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä.

Käyttö:

Epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen).

Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

Sopii ihanteellisesti pehmeille ja koville pinnoille.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------|---------------------|
| Sarja | IRIDIUM® |
| Kiekon Ø | 150 mm |
| Rakeisuus | 600 |
| Hioma-aine | Keramiikkarae (CER) |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Hioma-aine | Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 150 mm |
| pölynpoistoimu mahdollinen | kyllä |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s |
| Tuotetyyppi | Tarrahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |