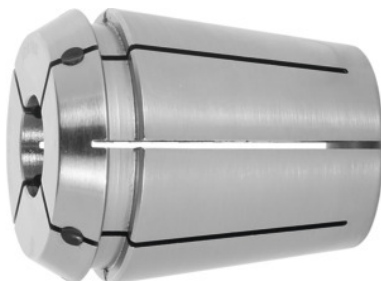


FAHRION®
FAHRENDEN PROZESSOR**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 40, Nim. kiristys-Ø d: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309419 9
GTIN	2050001766632
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.

Sis. tiivisteen sisäjähdytystä varten (enintään 100 baaria!).

FAHRION®-korroosionsuojaus:

- Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
- Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	9 mm
Sovitin	ER 40
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4716 E

Ulko-Ø D	40,7 mm
Kokonaispituus L	46 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki