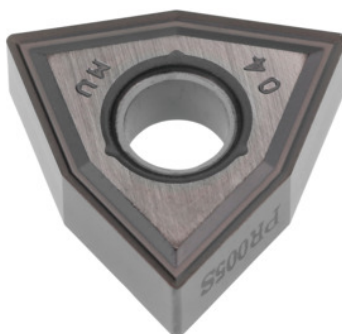


**WN.G 080404, Laji: PR005S**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Tuoteluokka	25E

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Laji	PR005S
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 90 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	MU
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä